


XORO PTL 1050 V2 (XOR400725)

Exklusiv für Deutschland: Tragbarer Fernseher (25,6 cm/10,1“) mit DVB-T2 HD Tuner und integriertem Irdeto CA für freenet TV

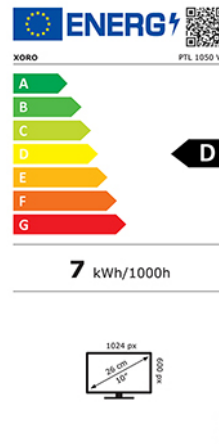

- Helles 25,6cm/10,1" LCD-Display mit LED-Backlight
- Irdeto-Entschlüsselungssystem für freenet TV integriert. Kein Modul erforderlich.
- 6 Freimonate freenet TV inklusive
- Eingebauter Li-Ion-Akku
- Lange Akkulaufzeiten: 5,5 Stunden/4,5 Stunden/4 Stunden (Display-Modus: Öko/Normal/Outdoor)
- Akku-Anzeige: Ladezustand wird während des Fernsehens angezeigt
- Empfängt DVB-T/DVB-T2 HD Sender (H.265 HEVC/H.264/MPEG2)
- Versorgungsspannung (+5 V) für aktive Zimmerantennen zuschaltbar
- Elektronischer Programmführer (EPG) und Videotext
- Anschlussmöglichkeiten: USB, HDMI-Ausgang, Kopfhörerbuchse
- USB HD Mediaplayer
- Antenne und KFZ-Anschlusskabel (12-24V) im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Daten

Marke:	XORO
Modellbezeichnung:	XORO PTL 1050 V2
Energieeffizienzklasse:	D (Skala A-G)
Bildschirmgröße:	25,6 cm / 10"
Leistungsaufnahme (Betrieb):	6,6 Watt
Energieverbrauch (kWh/1000h):	7 kWh
Leistungsaufnahme (Standby):	0,4 Watt
Leistungsaufnahme (Ausgeschaltet):	(nicht verfügbar)
Bildschirmauflösung:	1024 x 600 Pixel
Panel-Typ:	TFT LCD mit LED Backlight
Spannungsversorgung:	12 V DC/1,5 A (Netzteil für AC 100 -240 V im Lieferumfang enthalten)
Akku:	3500 mAh / 7.4 V Li-Ion
Laufzeit:	5,5 Stunden/4,5 Stunden/4 Stunden (Display-Modus: Öko/Normal/Outdoor)
Ladezeit:	ca. 4 Stunden (TV aus) ca. 6 Stunden (TV eingeschaltet)
Abmessungen/Gewicht:	245 x 160 x 29,3 mm 700 g (TV) 1000 g (TV, Fernb., Netzteil, Antenne, KFZ-Kabel)

Audio

Audio-Ausgabe: 2x 1,3 W RMS (Stereo)

Decoder

Videodekodierung: MPEG1, MPEG2 MP@ML, H.264 MP/HP@Level4.2, H.265/HEVC Main10 Profile, High Tier@Level4.1 (bis 1080p)

DVB-T2 Empfänger

Tuner: DVB-T, DVB-T2
Empfang: VHF (174-230 MHz), UHF (470-858 MHz)
Speicherplätze: 400 Sender
Favoritengruppen: 8
CA: Irdeto cloaked für freenet TV
Funktionen: EPG (Elektronischer Programmführer), Videotext
Antennenversorgung: 5 V Spannungsversorgung für Antenne zuschaltbar

Anschlüsse

Audio/Video: HDMI-Ausgang (bis 1080p)
Kopfhörer (3,5mm Klinke)
Antenne: IEC-Buchse
Andere: USB 2.0
Chipkartenleser (UICC 2FF)

Media Player

Speichermedien: USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS und MBR-Partition (max. 2TB)
Container: AVI, MKV, TS, MPG, MP4
Bilder: JPEG, BMP
Audio Codecs: MP3
Video Codecs (1080p): MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/H.264), HEVC/H.265

Betriebsbedingungen

Temperatur: 5 - 37 °C
Feuchtigkeit: < 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Abmessungen OVP: 395 x 207 x 72 mm
Gewicht OVP: 1,33 kg
Exportkartonmaße: 740 x 410 x 220 mm
Exportkartongewicht: 14,2 kg
Verpackungseinheit: 10 Stück
EAN: 4260427614129
Artikelnummer: XOR400725

Lieferumfang

Lieferumfang: XORO PTL 1050 V2
Fernbedienung
Bedienungsanleitung
KFZ-Adapterkabel (12 - 24 V)
Antenne
Netzteil
AV-Anschlusskabel (3,5mm Klinke zu Cinch)

Auszeichnungen

