


XORO PTL 1015 (XOR400518)

10,1" (25.6 cm) Tragbarer Fernseher integriertem DVB-T2 Tuner, H.265/HEVC Dekoder, Mediaplayer & aktiver Antenne

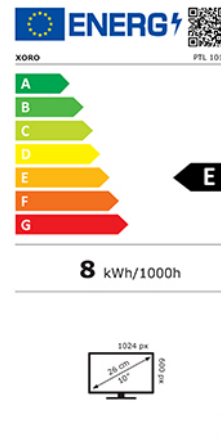

- Helles 10,1" (25.6 cm) LCD Panel mit LED Backlight
- Integrierter wieder aufladbarer Lithium Akku
- Batterielaufzeit: 5 Stunden/4 Stunden/3,4 Stunden (Display-Modus: ECO/Normal/Outdoor)
- Empfängt unverschlüsseltes digitales Antennenfernsehen (DVB-T2)
- Empfängt SD, HD und FullHD-Sender (H.265 HEVC 10bit/H.264/MPEG2)
- Integrierter stufenlos einstellbarer Standfuß und Gewindebuchse
- 5 V Spannungsversorgung für aktive Antennen
- Videotext, EPG (Elektronische Programmführer)
- USB Anschluss, HDMI OUT, AV OUT und Kopfhöreranschluss
- USB HD Mediaplayer
- KFZ Ladekabel/Netzkabel und aktive Antenne im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Daten

Marke:	XORO
Modellbezeichnung:	XORO PTL 1015
Energieeffizienzklasse:	E
Bildschirmgröße:	25.6 cm / 10"
Leistungsaufnahme (Betrieb):	8,1 Watt
Energieverbrauch (kWh/1000h):	8 kWh
Leistungsaufnahme (Standby):	< 0,5 Watt
Leistungsaufnahme (Ausgeschaltet):	(nicht verfügbar)
Bildschirmauflösung:	1024 x 600 Pixel, 16:9 Seitenverhältnis
Panel-Typ:	LCD mit LED Backlight
Spannungsversorgung:	12 V DC/1,5 A
Verbrauch:	18 W (max.) / 0,45 W (Standby)
Akku:	3500 mAh / 7,4 V
Laufzeit:	Je nach Nutzung 5 Stunden/4 Stunden/3,4 Stunden (Display-Modus: ECO/Normal/Outdoor)
Abmessungen/Gewicht:	245 x 160 x 29,3 mm 1000 g (mit Zubehör)

Audio

Audio-Ausgabe: 2x 1,3 W RMS (Stereo)

Decoder

Videodekodierung: MPEG1, MPEG2 MP@ML, H.264 MP/HP@Level4.2, H.265/HEVC Main10 Profile, High Tier@Level4.1

DVB-T2 Empfänger

Tuner: DVB-T, DVB-T2
Empfang: VHF (174-230MHz), UHF (470-858MHz)
Impedanz: 75Ohm
Speicherplätze: 400 Sender
Funktionen: EPG (Elektronischer Programmführer)
Videotext, Untertitel
Antennenversorgung: 5V /max. 100 mA Spannungsversorgung für Antenne zuschaltbar

Anschlüsse

Audio/Video: HDMI OUT
Analoger Audio/Video Ausgang (AV OUT)
Kopfhörerausgang
Antenne: IEC
Andere: USB 2.0

Media Player

Speichermedien: USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Container: AVI, MKV, TS, MPG, MP4
Bilder: JPEG, BMP
Audio Codecs: MP3
Video Codecs: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/H.264), HEVC/H.265

Betriebsbedingungen

Temperatur: 0°C – 37°C
Feuchtigkeit: < 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Abmessungen OVP: 395 x 207 x 72 mm
Gewicht OVP: 1,33 kg
Exportkartonmaße: 740 x 410 x 220 mm
Exportkartongewicht: 14,2 kg
Verpackungseinheit: 10 Stück
EAN: 4260427612323
Artikelnummer: XOR400708

Lieferumfang

Lieferumfang: XORO PTL 1015
Fernbedienung
Bedienungsanleitung
Netzteil (100 - 240 V AC)
AV Kabel
KFZ Adapterkabel (12-24 V)
Antenne mit Verstärker
Batterien
Netzteil

