


Google Pixel 7 Pro - Obsidian - 5G Smartphone - 128 GB - GSM

Produktbeschreibung: Google Pixel 7 Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.7" - 3120 x 1440 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 48 MP, 12 MP - front camera 10,8 Megapixel - Obsidian

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: Google
 Hersteller Artikel Nr: GA03462-GB
 EAN: 0810029937429

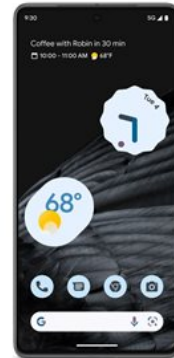

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Google Pixel 7 Pro - Obsidian - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	GP4BC
Anzeige	OLED-Display - 3120 x 1440 Pixel - 17 cm (6.7") - 512 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - 19.5:9 - LTPO OLED - HDR - Fingerabdruck-resistente Beschichtung, Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Prozessor	Google Tensor G2 - mit Titan M2 security
Arbeitsspeicher	RAM 12 GB / 128 GB
Betriebssystem	Android 13
Hauptkamera	50 Megapixel - 2x optischer Zoom - f/1.85 - Fokus: automatisch Laser-Autofokus - Laserfokus
Zweite Kamera	48 Megapixel - Telefotoobjektiv - 5x optischer Zoom - f/3.5
Dritte Kamera	12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Vordere Kamera	10,8 Megapixel f/2.2 - Fixfokus
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 6, UWB, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Steckverbinder	USB-C
Wireless-Ladestandards	Qi
Schutz	Wasserbeständig, staubresistent
Farbe	Obsidian
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	76.6 mm x 8.9 mm x 162.9 mm
Gewicht	212 g
SAR	1,38 W/kg (Körper), 0,98 W/kg (Kopf)

