


Wichtigste Eigenschaften

- SuperClear® IPS Technologie
- Rahmenlose Lünette und Metall Triangel-Standfuß
- Full HD 1080p Auflösung
- Flimmerfrei & Blaulichtfilter
- HDMI, DisplayPort und VGA Eingänge



Produktübersicht

Der ViewSonic VX3276-MHD-3 ist die perfekte Mischung aus Stil und Leistung mit einem großen 32-Zoll-Full-HD-Display (31,5" sichtbar) und minimalistischem Design. Mit seinem ultraschlanken Profil, dem silberfarbenen Triangel-Standfuß und dem schlanken, rahmenlosen Rahmen hat der Monitor eine hochwertige Optik, die sich sowohl zu Hause als auch im Büro gut macht. Der VX3276-MHD-3 verfügt über eine 1080p-Auflösung, eine IPS-Panel-Technologie und zwei integrierte Lautsprecher, die erstaunliche visuelle und akustische Effekte von Multimedia-Inhalten erzeugen.

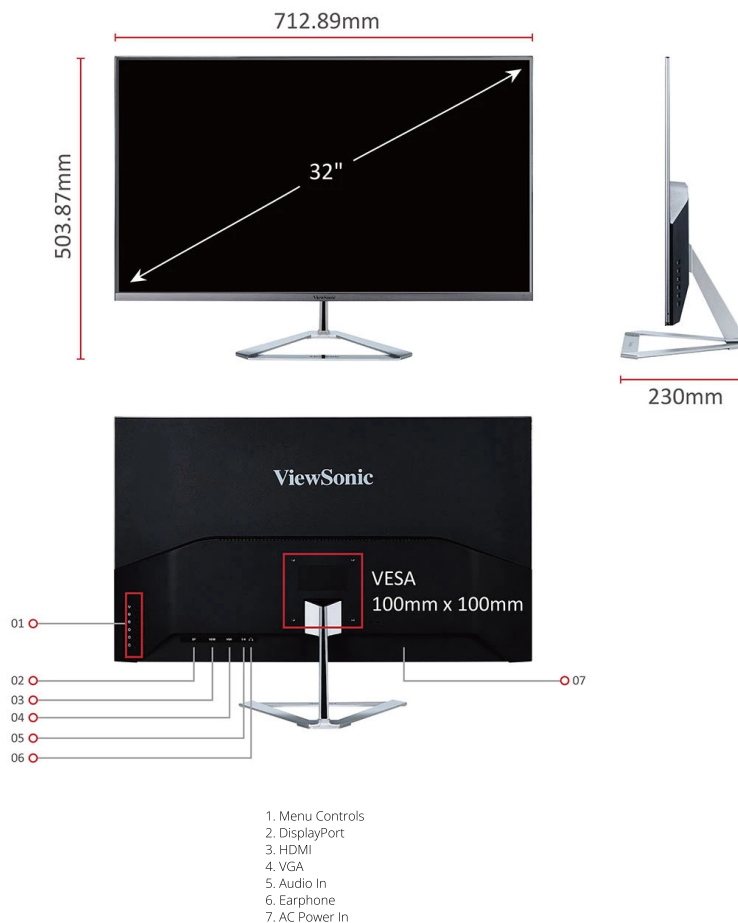

DISPLAY

Bilddiagonale:	32Zoll
Anzeigefläche:	80,01cm / 31,5Zoll
Panel:	IPS Technologie
Native Auflösung:	1920 x 1080
Bezeichnung Auflösung:	FHD
Kontrastverhältnis (nativ):	1.200:1 (typ)
Kontrastverhältnis (dyn.):	80Mio.:1
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	250 cd/m ² (typ)
Darstellbare Farben:	16,7Mio.
Farbtiefe:	8 bit true
Seitenverhältnis:	16:9
Reaktionszeit (GtG):	4ms
Betrachtungswinkel (H/V):	178° horizontal, 178° vertikal
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung:	>30.000 Betriebsstunden
Krümmung:	Keine (Flat)
Aktualisierungsrate:	75
Adaptive Sync:	Ja
Blaulichfilter:	Ja
Flimmerfrei:	Ja
Farbraum:	NTSC: 72% (Typ), sRGB: 104% (Typ)
Pixelgröße:	0,364 mm (H) x 0,364 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Entspiegelt (Semi-Glossy), gehärtet (3H)

KOMPATIBILITÄT

PC Auflösung (max):	1920x1080
Mac® Auflösung (max):	1920x1080
PC Betriebssystem:	Windows 7/8/8.1/10 zertifiziert; macOS getestet
Mac® Auflösung (min):	1920x1080

ANSCHLÜSSE

VGA in:	1
3,5mm Audio In:	1
3,5mm Audio Ausgang:	1
HDMI 1.4:	1
DisplayPort:	1
Stromversorgung Eingang:	3-pol. Buchse (IEC C14 / CEE22)

AUDIO

Interne Lautsprecher:	2x 2 Watt
-----------------------	-----------

ENERGIEBEDARF

Eco-Modus (Erhalten):	26 Watt
Eco-Modus (optimiert):	31 Watt
Verbrauch (typisch):	36 Watt
Verbrauch (max.):	40 Watt
Spannungsversorgung:	AC 100-240V, 50/60 Hz
Standby:	0,5 Watt
Netzteil:	Intern
Energieeffizienzklasse:	G [35KWh / 1000h]
EPREL Datenblatt und Energielabel:	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/427540

SONSTIGES

Kensington Lock Slot:	1
-----------------------	---

STEUERUNG

Physikalische Kontrollen:	Taste 1 (Spielmodus), Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5, Taste 6 (Strom)
Bildschirm-Anzeige:	Eingangsauswahl, Audioeinstellung, Ansichtsmodus, Farbeinstellung, manuelle Bildeinstellung, Setup-Menü

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):	20% bis 90%

WANDMONTAGE

VESA-Bohrungen:	100 x 100 mm
-----------------	--------------

EINGANGSSIGNAL

Horizontalfrequenz:	24 ~ 86KHz
Vertikalfrequenz:	50 ~ 75Hz

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
Analog Sync:	Separate - RGB Analog

ERGONOMIE

Neigung (vorwärts/rückwärts):	-4° / 15°
-------------------------------	-----------

GEWICHT (METRISCH)

Gerät (Kg):	6.2
Gerät ohne Standfuß (Kg):	5.6
Versandgewicht (Kg):	8.2

ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

Verpackung (mm):	806 x 509 x 109
Gerät (mm):	713 x 504 x 230
Gerät ohne Standfuß (mm):	713 x 416 x 38

ALLGEMEIN

Bestimmungen:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, GEMS, KC, e-Standby, BIS
Verpackungsinhalt:	VX3276-MHD-3 x1, 3-poliges Netzkabel (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI-Kabel (v1.4; Stecker-Stecker) x1, Schnellstartanleitung x1
EAN Code:	76690701110 4
Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	2 Jahre Pick Up, Repair, Return