
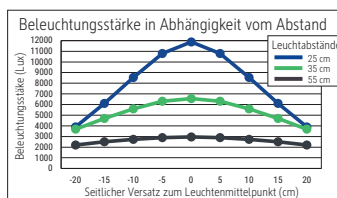
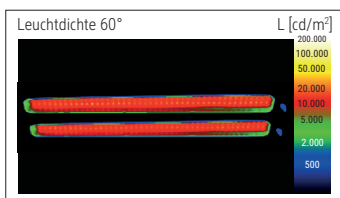
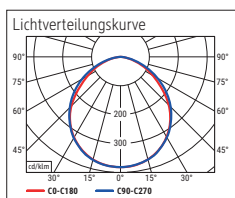


LED-Arbeitsplatzleuchte MAULcraft duo, dimmbar

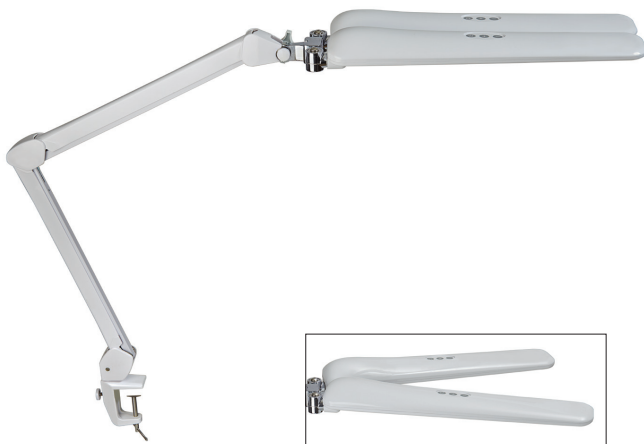

- **Leistungsstarke Profi-LED-Tischleuchte mit zwei Leuchtenköpfen**
- **Köpfe in einem Winkel von ca. 0° - 180° zueinander einstellbar**
- **Großflächige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes bis zu 100 cm bei einer Winkeleinstellung von 180°**
- **Hohe Beleuchtungsstärke, fokussierte oder breit ausgeleuchtete Fläche**
- **Stufenloser Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenkopf**
- **Besonders geeignet für Profis: Ideal für Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros und Ateliers**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**

- Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
- Edel: Weiße Hochglanz-Oberfläche
- Robuster Metallarm aus Stahlrohr mit innenliegender Feder
- Dreidimensional verstellbare Leuchtenköpfe
- Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendschutz durch Streuscheibe

Beleuchtungsstärke Leuchte:	6560 Lux bei 35 cm Abstand
Farbtemperatur je Lichtquelle:	6500 Kelvin (tageslichtweiß)
Anzahl Lichtquellen:	2
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:	E (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle:	13 kWh/1000 h
Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50):	10000 h
Nutzlichtstrom je Lichtquelle:	1721 Lumen
Fuß:	Klemmfuß
Material:	Arm: Metall, Stahlrohr/Klemmfuß: Metall, kunststoffummantelt
Maße:	Höhe: 47 cm - Arm: Länge unten 40 cm, Länge oben 44 cm - Kopf: Je Leuchtenkopf 8x45 cm - Fuß: Klemmweite: 1-6,3 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
Position Schalter:	Leuchtenkopf

- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Arbeitsplatzleuchte MAULcraft duo, dimmbar
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE.	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht (kg)
820 54 02	weiß	4002390078382	94052040	1,70 m	II Eurostecker	1 St.	64 x 26 x 20	4,087 kg