

Produktinformation

92 22 35

Universalpinzette




- Universalpinzetten eignen sich für anspruchsvolle Standardanwendungen und Präzisionsarbeiten
- Große Modellpalette: gerade, gewinkelt, Greifflächen und Griffe glatt oder gezahnt, mit nadelspitzen, spitzen oder stumpfen Spitzen, sowie unterschiedliche Längen
- Für Elektronikindustrie, Uhrenhersteller und Juweliere
- Hochwertiger Edelstahl: hohe Zähigkeit und sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer Vielzahl von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Materialien
- Edelstahl

Allgemein	
Artikel-Nr.	92 22 35
Referenz-Nr.	648.SA.B
EAN	4003773054719
Material	Edelstahl
Greifflächen	gezahnte Greifflächen
Griffe	Geriffelt
Gewicht	25 g
Abmessungen	155 x 8 x 18 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Oberfläche	Mattiert
Ausführung	Gerade
Spitzenbreite (A)	0,5 mm
Spitzenbreite (B)	0,5 mm
Ausführung Pinzettenspitze	Spitz
Korrosionsbeständig	ja
Säurebeständigkeit	Sehr gut
ESD-geprüft	nein
VDE-geprüft	nein
Branchen	Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier
Magnetisch	Nicht magnetisierbar (80%)
Verhalten	Leitfähig

Technische Attribute

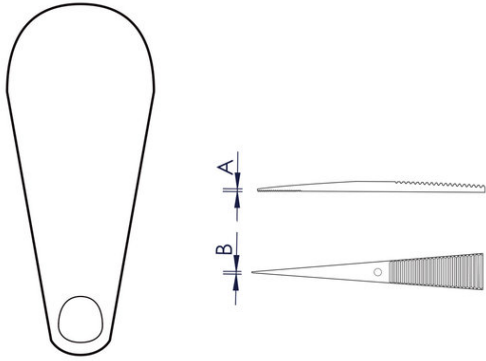

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten