

## Produktinformation

# 78 03 140

## Electronic Super Knips® XL




- Zusätzliche 15 mm längere Version: höhere Stabilität, höhere Schneidleistung
- Langlebig und rostfrei, gefertigt aus INOX-Chirurgienstahl
- Schneidhärte ca. 54 HRC
- Präzisionsgeschliffene Schneiden ohne Facette für präzises und flächengleiches Durchtrennen feinsten Drähte, z. B. bei Elektronik und Feinmechanik
- Exakt geformte Spitzen schneiden auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm
- Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung für komfortables, ergonomisches und schnelles Arbeiten durch automatisches Öffnen und angenehme Schenkelweite
- Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten durch präzises Gelenk mit Edelstahlknie
- INOX-Werkzeugstahl

### Allgemein

Artikel-Nr.	78 03 140
EAN	4003773081647
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	85 g
Abmessungen	140 x 50 x 15 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 1,2 mm
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 0,2 – 2,1 mm
Backenlänge (B)	12,3 mm
Backendicke (am Gelenk) (D)	9,2 mm
Kopfbreite (A)	15,7 mm

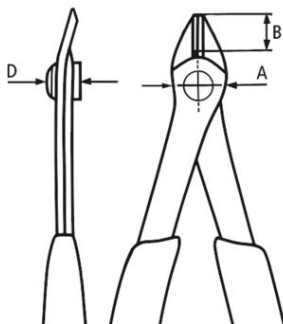

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



zum bündigen Schneiden, z. B. zum Einkürzen von Kabelbindern