

## Produktinformation

# 30 11 160

- Hoch belastbar und verschleißarm
- Verschiedene Backenformen
- Lange, flache Backen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

## Langbeckzange

DIN ISO 5745




### Allgemein

Artikel-Nr.	30 11 160
EAN	4003773023128
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	121 g
Abmessungen	160 x 51 x 12 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,5 mm
Spitzenbreite (W4)	3,0 mm
Spitzendicke (T2)	5,0 mm
Backenlänge (L3)	46,5 mm
Kopfbreite (W3)	16,5 mm

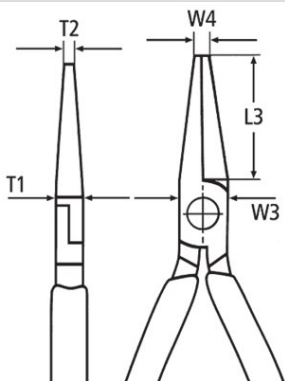

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten