

Produktinformation

13 02 160

Verdrahtungszange



- Die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten
- Zum Greifen und Biegen von Drähten
- Zum Schneiden von mittelhartem und hartem Draht
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC
- Mit Präzisions-Abisolierlöchern
- Zum Crimpen von Aderendhülsen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	13 02 160
EAN	4003773010470
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	139 g
Abmessungen	160 x 59 x 19 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute


Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,5
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6
Abisolierwerte Quadratmillimeter	0,5 — 0,75 / 1,5 / 2,5 mm ²

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

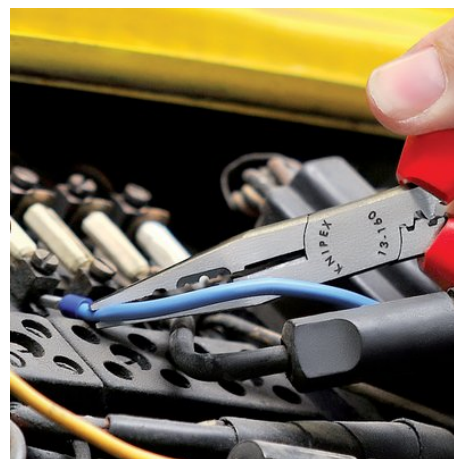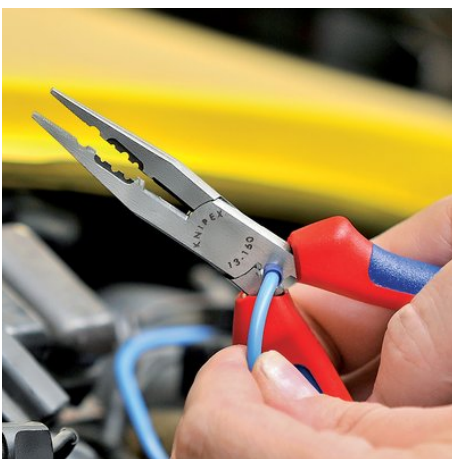





Abisolieren

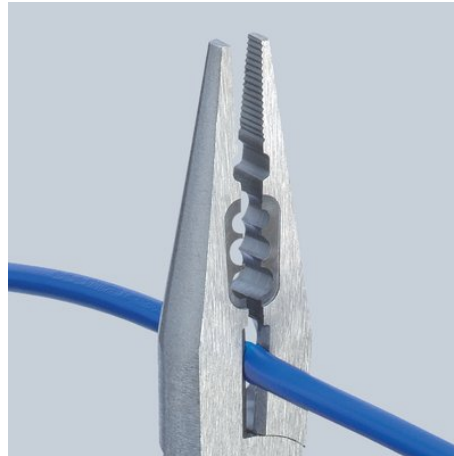

Schneiden

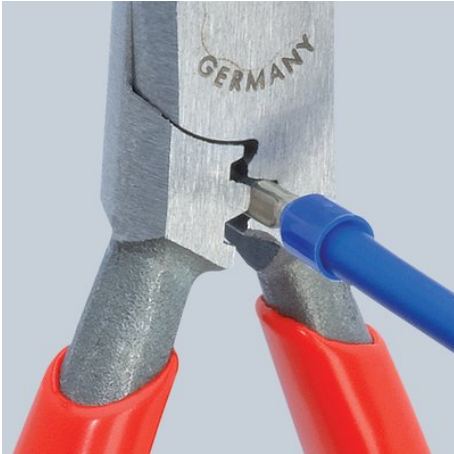

Crimpen 0,5 bis 2,5 mm²

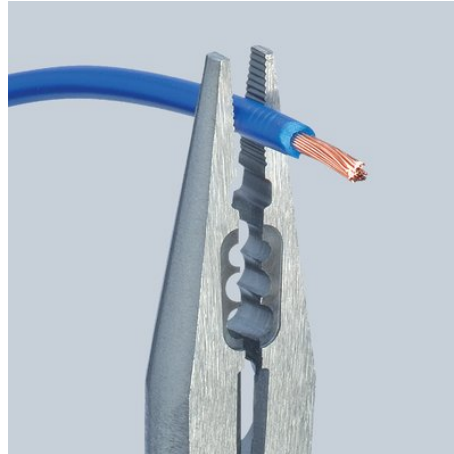

Greifen