

## Produktinformation

**22 06 160**

- Zum Anbiegen von Drahtösen
- Runde, kurze Backen, fein geschliffen
- Glatte Spitzen
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

## Rundzange

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900




⚡ 1000 V 

### Allgemein

Artikel-Nr.	22 06 160
EAN	4003773033790
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	175 g
Abmessungen	160 x 48 x 19 mm
Norm	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,5 mm
Spitzendicke (T2)	3,0 mm
Backenlänge (L3)	30,0 mm
Kopfbreite (W3)	18 mm
VDE-geprüft	ja

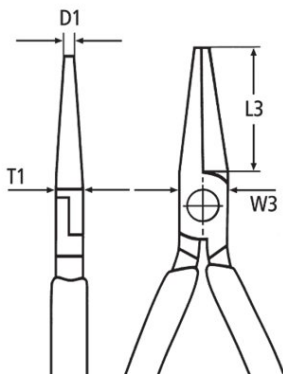

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

