

Produktinformation

38 45 190

- Hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen
- Flache, breite Backen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Mechanikerzange

DIN ISO 5745




Allgemein

Artikel-Nr.	38 45 190
EAN	4003773043676
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	171 g
Abmessungen	190 x 56 x 19 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (T1)	8,0 mm
Spitzenbreite (W4)	4,0 mm
Spitzendicke (T2)	8,0 mm
Backenlänge (L3)	50,0 mm
Kopfbreite (W3)	18,0 mm

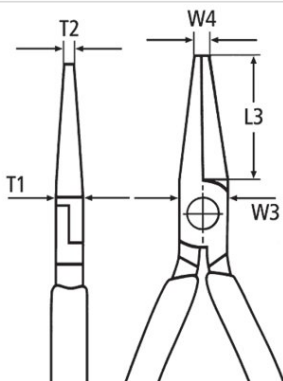

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten