

Produktinformation

22 05 160

Rundzange

DIN ISO 5745

- Zum Anbiegen von Drahtösen
- Runde, kurze Backen, fein geschliffen
- Glatte Spitzen
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet




Allgemein

Artikel-Nr.	22 05 160
EAN	4003773042907
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	169 g
Abmessungen	160 x 55 x 19 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,5 mm
Spitzendicke (T2)	3,0 mm
Backenlänge (L3)	30,0 mm
Kopfbreite (W3)	18 mm

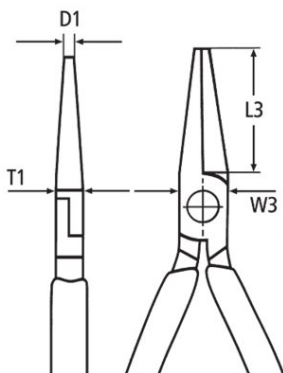

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

