

3-Phasen Schienenspot Enola C, dreh- und schwenkbar, schwarz, Abstrahlwinkel: 55...


Leuchten und Strahler

UVP: 176,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-255943
Material	Aluminium
Farbe	Schwarz
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	9 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schwenkbar °	90
Drehbar °	350
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	900 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	40000 h
Schaltzyklen	20000
Abstrahlwinkel	55 Grad
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein

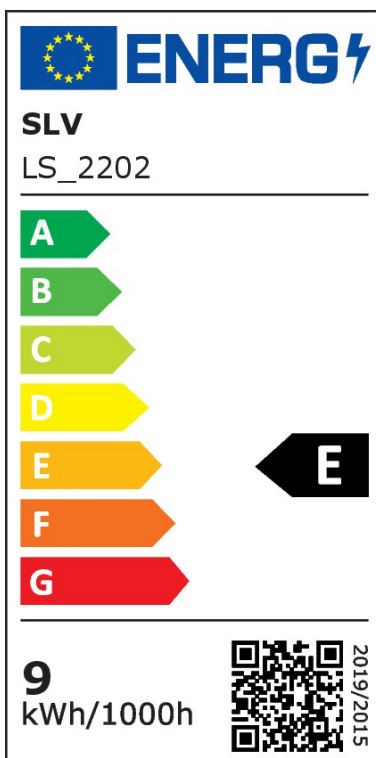

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 173 mm (L) 107 mm (Ø) 100 mm
Produktgewicht	0.682 kg