

LED Pendelleuchte One in Messing 2x 24W 3600lm 1040mm


Pendelleuchten

UVP: 332,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-421015
Material	Aluminium, Stahl
Farbe	Messing
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	24 W
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Phasenabschnitt
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2x 1800 lm
Farbwiedergabeindex	90
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Esszimmer, Küche, Wohnzimmer
Stil	Modern
Form	eckig
Netzstecker	Nein

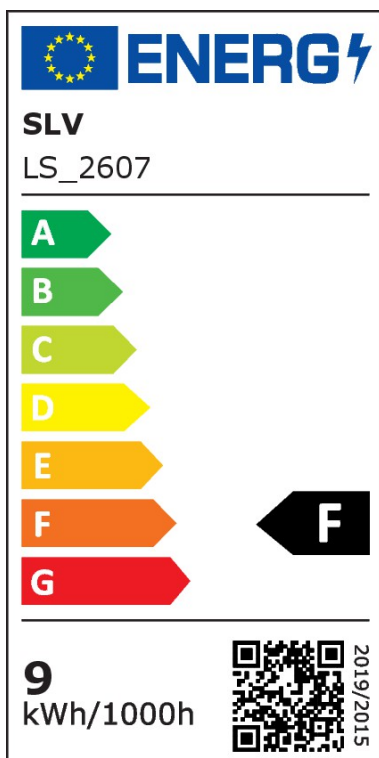

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 42 mm (B) 16 mm (L) 1040 mm
Produktgewicht	1.75 kg