

## Weißer Leuchtenspot Kalu Track für 1-Phasen-HV-Stromschiene, inkl. LE...


Leuchten und Strahler

UVP: 205,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
[info@click-licht.de](mailto:info@click-licht.de)  
 (+49) 2361 40 67 600  
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-255881
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	12 W
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Schwenkbar °</b>	90
<b>Drehbar °</b>	350
<b>Montageart</b>	Aufsteck/Klemm-Montage
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	Hausinstallation, Phasenabschnitt
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	860 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	25000 h
<b>Schaltzyklen</b>	12500
<b>Abstrahlwinkel</b>	85 Grad
<b>Stil</b>	Modern
<b>Form</b>	rund

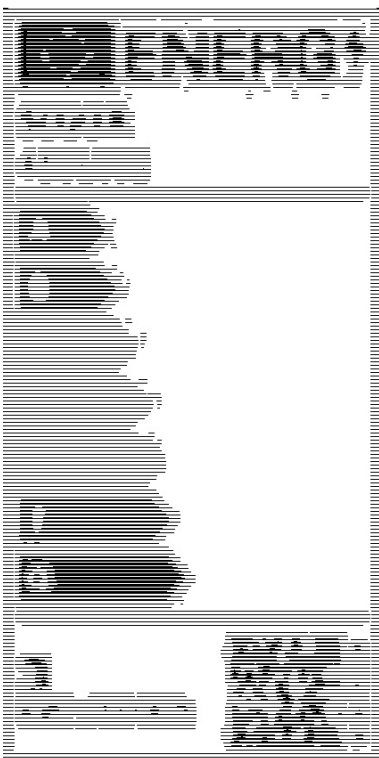

<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Produktmaße</b>	(H) 150 mm (L) 120 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.457 kg