

LED Wand- und Deckenleuchte Terang 2, Oval, IP44, anthrazit

Wand- & Deckenleuchten


UVP: 79,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr

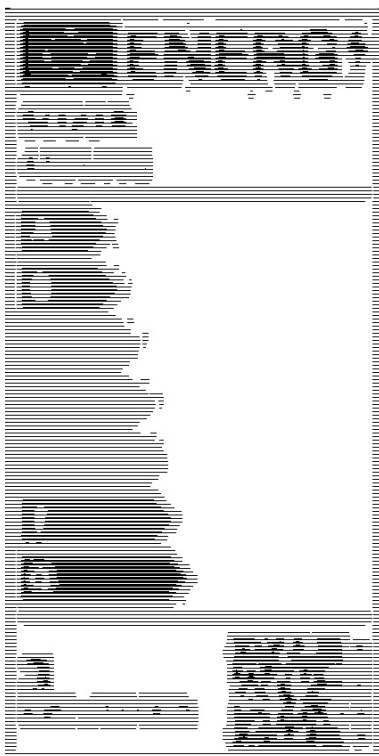

Artikelnummer	A-298436
Material	Aluminium
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	11 W
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	680 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	10000
Abstrahlwinkel	120 Grad
Anwendungsbereich	Keller, Terrasse, Balkon
Stil	Zeitlos, Retro
Form	rund
Netzstecker	Nein

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 110 mm (B) 198 mm (T) 75 mm
Produktgewicht	0.466 kg