

Runde LED Deckenleuchte Ainos, 3000 K, schwarz, ohne Sensor

Deckenleuchten


UVP: 148,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr

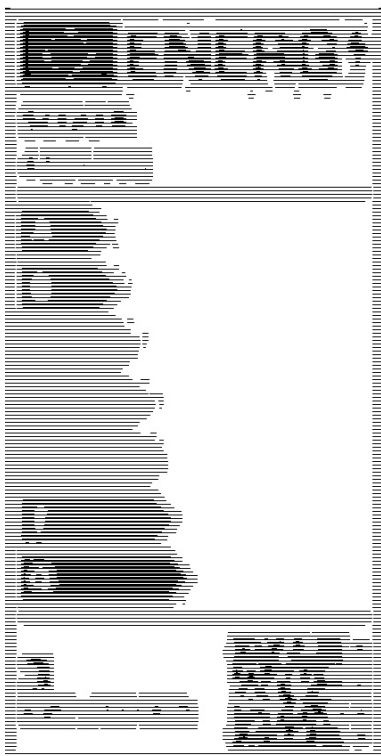

Artikelnummer	A-335037
Material	Aluminium, Kunststoff
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	100-240 V
Leistungsaufnahme	18 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	1430 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	12500
Abstrahlwinkel	120 Grad
Anwendungsbereich	Büro & Arbeitszimmer, Flur
Stil	Schlicht, Zeitlos
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

Produktmaße (H) 65 mm (Ø) 300 mm
Produktgewicht 1.513 kg