

1-Phasen Stromschienenspot Enola C, 3000K, 900lm, schwarz, 35°


Leuchten und Strahler

UVP: 176,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-343427
Material	Aluminium, Glas
Farbe	Schwarz
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	11 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schwenkbar °	90
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	900 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	40000 h
Schaltzyklen	20000
Abstrahlwinkel	35 Grad
Stil	Industriell, Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

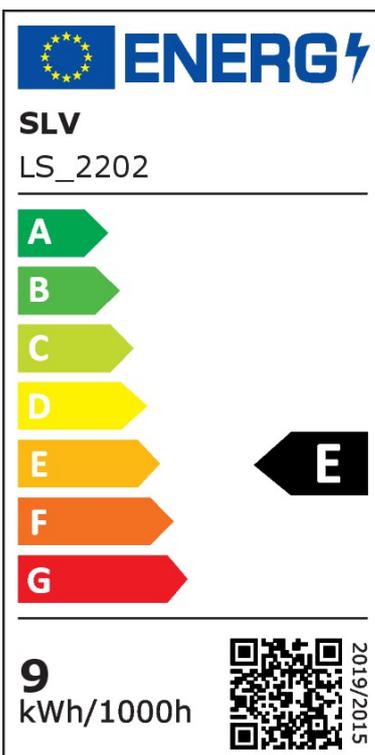

Produktmaße (H) 148 mm (L) 105 mm (Ø) 100 mm
Produktgewicht 0.654 kg