

Pendelleuchte Helia 30, LED, 3000K, warmweiß, rund, schwarz, Ø 30 m...


Pendelleuchten

UVP: 218,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-319643
Material	Aluminium
Farbe	Schwarz
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	7,5 W
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	450 lm
Farbwiedergabeindex	90
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	40 Grad
Anwendungsbereich	Wohnzimmer
Stil	Schlicht, Modern
Form	rund, länglich
Netzstecker	Nein

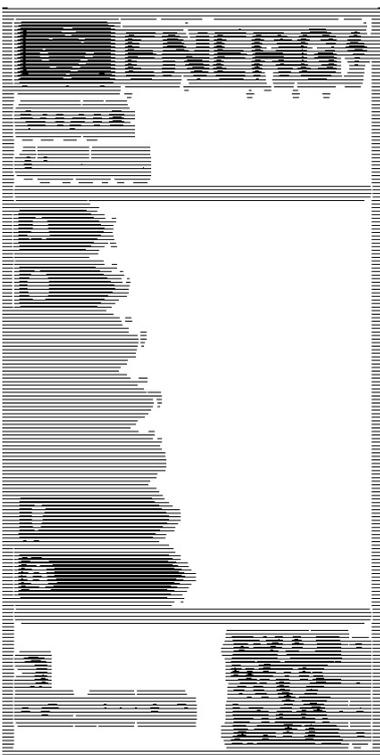

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(L) 600 mm (Ø) 30 mm
Produktgewicht	0.317 kg