



## LED Wand- und Deckenspot in Rostfarbig und Transparent 6W 400lm IP55

Strahler, Spots & Aufbaustrahler

UVP: 71,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-402665
<b>Material</b>	Aluminium, Glas
<b>Farbe</b>	Rostfarbig, Transparent
<b>Anschlussspannung</b>	100-240 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	6 W
<b>Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP55
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	400 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	30000
<b>Abstrahlwinkel</b>	40 Grad
<b>Anwendungsbereich</b>	Balkon, Terrasse, Garten
<b>Stil</b>	Modern
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut

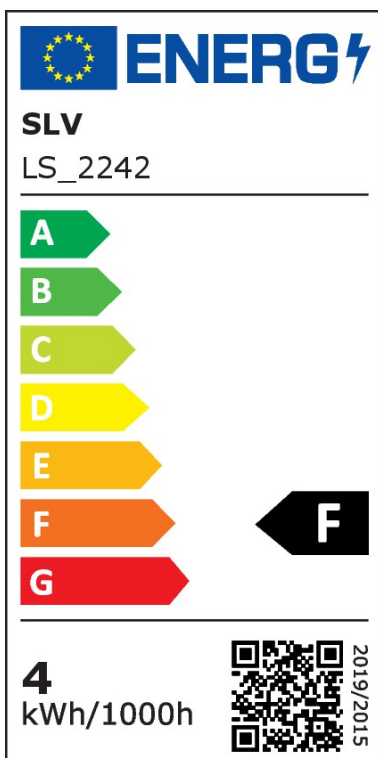

<b>Weiteres</b>	Stoßfestigkeitsgrad: IK06
<b>Produktmaße</b>	(H) 60 mm (B) 1110 mm (L) 80 mm (Ø) 60 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.57 kg