

Einbauleuchte Frame Curved LED in silbergrau, 3000K, warmweiß


Einbaustrahler

UVP: 53,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-96659
Material	Aluminium
Farbe	Silbergrau
Stromstärke	350 A
Leistungsaufnahme	1 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Montageart	Einbau, Wand
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	90 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Treppenhaus, Flur
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Weiteres	ein passender 350mA Treiber wird benötigt, Passender Unterputzrahmen: 112780 /

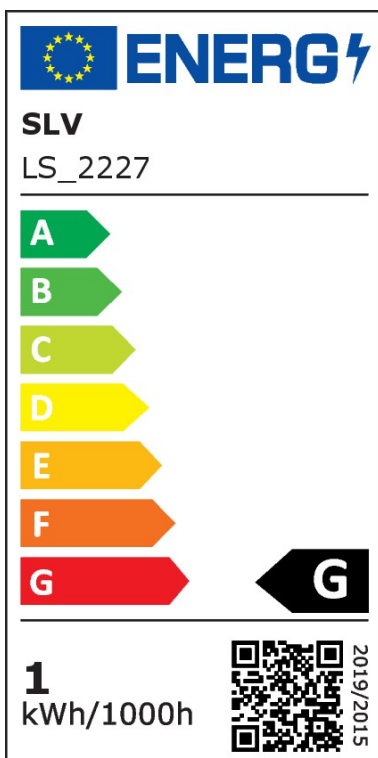

Passende Einbaudose: 112781, Inklusive 30 cm Zuleitung mit Stecker, Betrieb nur mit geeigneten LED-Treibern 350mA

Einbaumaße	(B) 69 mm (T) 45 mm (L) 81 mm
Produktmaße	(H) 90 mm (T) 40 mm
Produktgewicht	0.155 kg