



LED Bodeneinbaustrahler Trail Light, 3000 K, Warmweiß, Edelstahl 316, Gla...

Bodeneinbaustrahler

UVP: 69,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-126660
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl-gebürstet
Anschlussspannung	12 V
Leistungsaufnahme	0.3 W
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP65
Montageart	Boden, Einbau
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	10 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	10000
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse, Garage & Carport
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

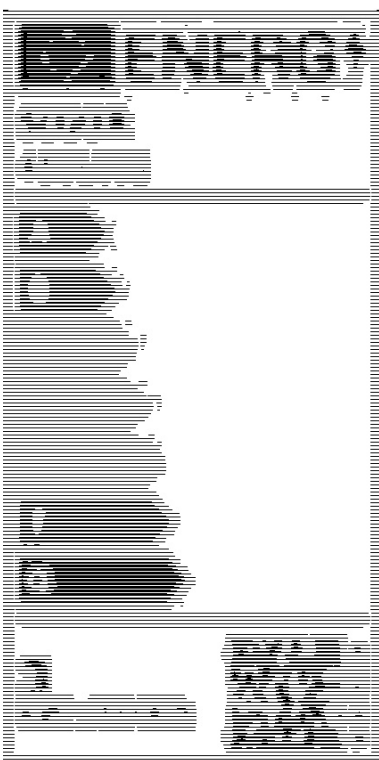

Einbaumaße (T) 70 mm (Ø) 40 mm
Produktgewicht 0.154 kg