

## Einbauleuchte Frame Curved LED in mattiert weiß, 3000K, warmweiß


Einbaustrahler

UVP: 53,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
[info@click-licht.de](mailto:info@click-licht.de)  
 (+49) 2361 40 67 600  
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-255777
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Weiß-matt
<b>Stromstärke</b>	350 A
<b>Leistungsaufnahme</b>	1 W
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Montageart</b>	Einbau, Wand
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	90 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Treppenhaus, Flur
<b>Stil</b>	Zeitlos, Schlicht
<b>Form</b>	eckig
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Weiteres</b>	ein passender 350mA Treiber wird benötigt, Passender Unterputzrahmen: 112780 /

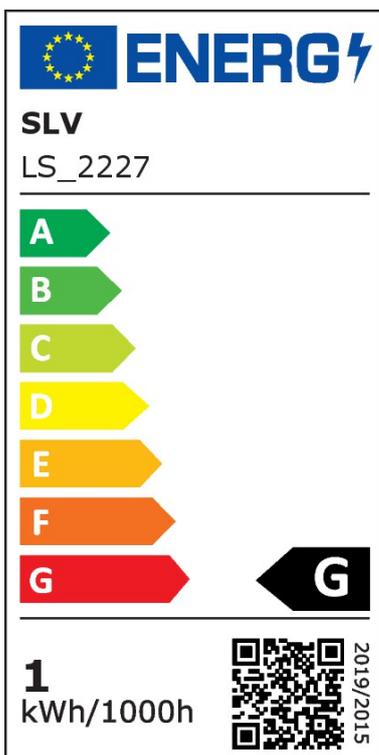

Passende Einbaudose: 112781, Inklusive 50 cm Zuleitung mit Stecker, Betrieb nur mit geeigneten LED-Treibern 350mA

<b>Einbaumaße</b>	(B) 69 mm (T) 45 mm (L) 81 mm
<b>Produktmaße</b>	(H) 90 mm (T) 40 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.154 kg