

Flexible Wand-Leseleuchte Dio Flex Plate, 3000K, neutralweiß


Wandleuchten

UVP: 105,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-126527
Material	Aluminium
Farbe	Chrom
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	1 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	70 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	45 Grad
Anwendungsbereich	Schlafzimmer
Stil	Schlicht, Zeitlos
Form	länglich, rund
Netzstecker	Nein
Schalter	Ja

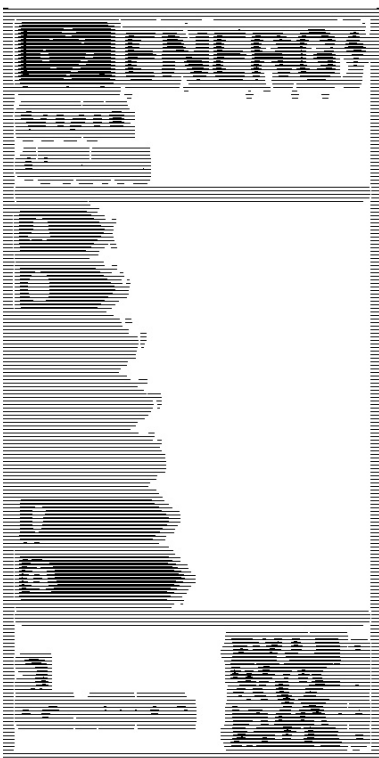

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(L) 498 mm (Ø) 90 mm
Produktgewicht	0.518 kg