

LED Pendelleuchte Oculus in Schwarz und Transparent 10,5W 780lm


Pendelleuchten

UVP: 208,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-402617
Material	Aluminium, Glas
Farbe	Schwarz, Transparent
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	10.5 W
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Phasenabschnitt
Dimmtechnologie	Dim to Warm
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2000 bis 3000 Kelvin
Lichtfarbe	Goldweiß
Lichtstrom	780 lm
Farbwiedergabeindex	> 90
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	25000
Abstrahlwinkel	100 Grad
Anwendungsbereich	Esszimmer, Wohnzimmer
Stil	Modern
Form	rund

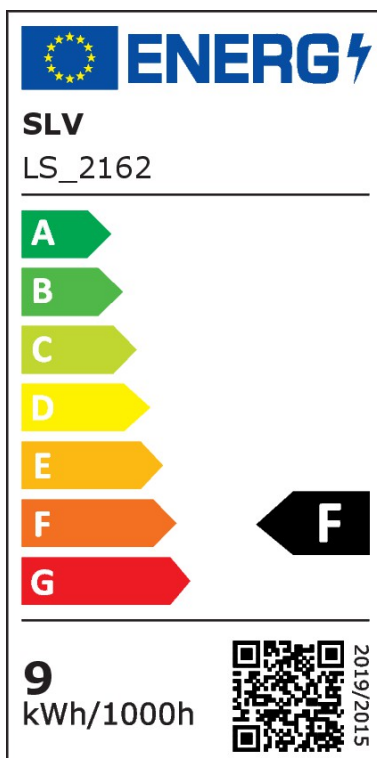

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(L) 90 mm (Ø) 90 mm
Produktgewicht	0.65 kg