



LED Pendelleuchte Medo Ring in weiß, Ø 600 mm

Pendelleuchten


UVP: 698,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr

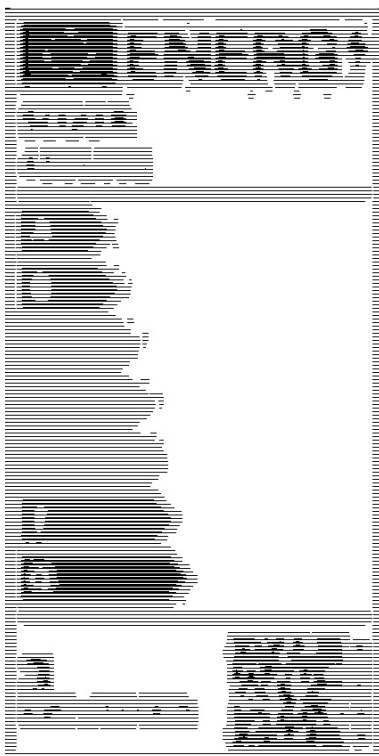

Artikelnummer	A-286684
Material	Aluminium
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	35 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Potentiometer
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2095 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	10000
Abstrahlwinkel	105 Grad
Anwendungsbereich	Büro & Arbeitszimmer
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 80 mm (Ø) 600 mm
Produktgewicht	4.854 kg