

## Medo 60 Square LED, Deckenleuchte, silbergrau, 1-10V, 3000K


Deckenleuchten

UVP: 554,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
info@click-licht.de  
(+49) 2361 40 67 600  
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-343443
<b>Material</b>	Aluminium, Acrylglas-satiniert
<b>Farbe</b>	Silber
<b>Anschlussspannung</b>	100-240 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	39 W
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Montageart</b>	Decke
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	Hausinstallation, Potentiometer
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	3300 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Lebensdauer</b>	25000 h
<b>Schaltzyklen</b>	12500
<b>Abstrahlwinkel</b>	105 Grad
<b>Anwendungsbereich</b>	Büro & Arbeitszimmer
<b>Stil</b>	Modern, Schlicht
<b>Form</b>	eckig
<b>Netzstecker</b>	Nein

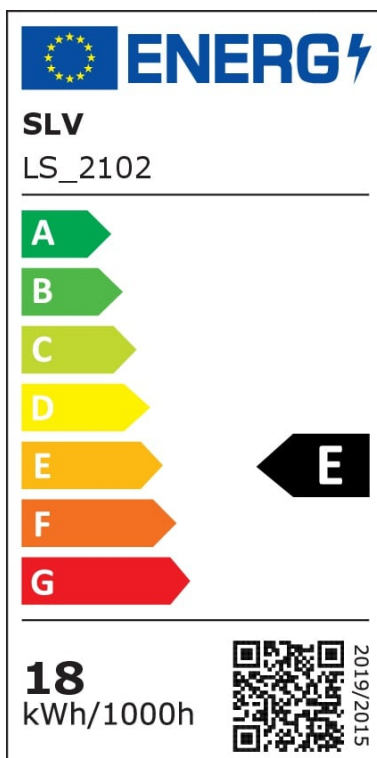

<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Produktmaße</b>	(H) 125 mm (B) 600 mm (L) 600 mm
<b>Produktgewicht</b>	6.564 kg