

LED Pendelleuchte Helia, rund, flache Rosette, 3000 K, weiß, 600 mm

Pendelleuchten

UVP: 194,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-334949
Material	Aluminium
Farbe	Weiß
Stromstärke	500 A
Leistungsaufnahme	7,5 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Montageart	Decke, Einbau
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	470 lm
Farbwiedergabeindex	90
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	40 Grad
Anwendungsbereich	Esszimmer
Stil	Schlicht, Zeitlos
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

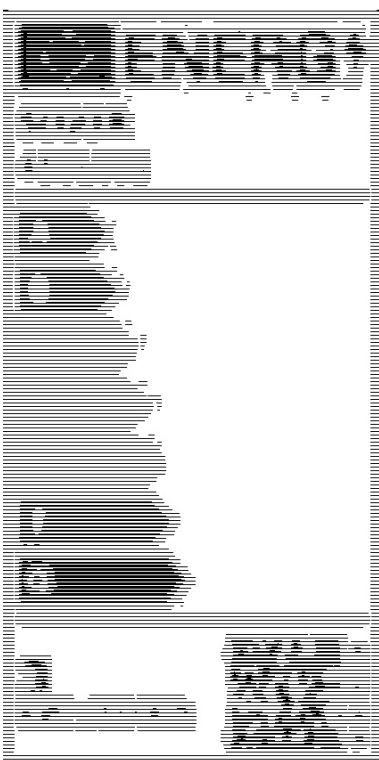

Einbaumaße	(T) 20 mm (Ø) 70 mm
Produktmaße	(L) 600 mm (Ø) 30 mm
Produktgewicht	0.49 kg