



LED 3 Phasen Spot Numinos Zoom in Weiß und Schwarz 20W 1650lm 2700K DALI


Leuchten und Strahler

UVP: 231,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-420951
Material	Aluminium, Kunststoff
Farbe	Weiß, Schwarz
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	20 W
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schwenkbar °	90
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Phasenabschnitt
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	1650 lm
Farbwiedergabeindex	90
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Esszimmer, Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer
Stil	Modern, Schlicht, Zeitlos

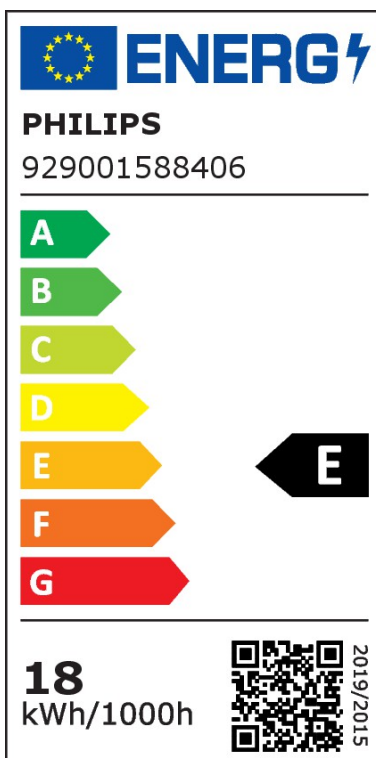

Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
System	DALI
Produktmaße	(B) 165 mm (L) 190 mm (Ø) 85 mm
Produktgewicht	1 kg