



LED Pendelleuchte Numinos in Schwarz 10,42W 985lm 2700K 36°


Pendelleuchten

UVP: 139,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer | A-402101 |
| Material | Aluminium, Kunststoff |
| Farbe | Schwarz |
| Anschlussspannung | 220-240 V |
| Leistungsaufnahme | 10.42 W |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |
| Montageart | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmart | Hausinstallation, Phasenabschnitt |
| Lichttechnologie | LED |
| Bauform | LED-Platine |
| Farbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Lichtstrom | 985 lm |
| Farbwiedergabeindex | > 90 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Schaltzyklen | 50000 |
| Abstrahlwinkel | 36 Grad |
| Anwendungsbereich | Esszimmer, Wohnzimmer |
| Stil | Modern |
| Form | rund |

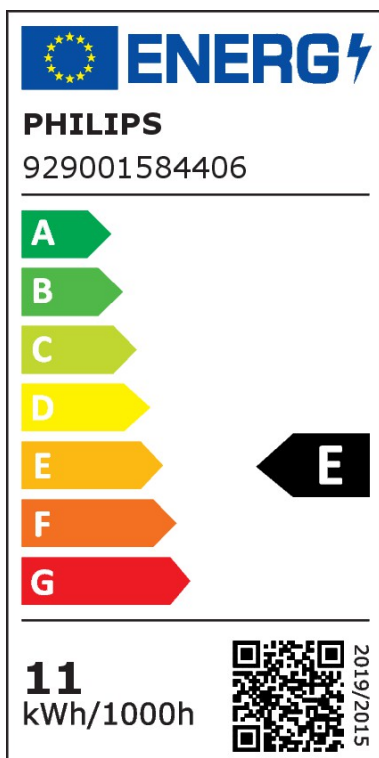

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Netzstecker | Nein |
| Leuchtmittel | Ja, fest verbaut |
| Produktmaße | (L) 162 mm (Ø) 65 mm |
| Produktgewicht | 0.75 kg |