



LED 3 Phasen Spot Numinos Zoom in Schwarz 20W 1800lm 3000K

Leuchten und Strahler

UVP: 182,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-420963
Material	Aluminium, Kunststoff
Farbe	Schwarz
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	20 W
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schwenkbar °	90
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Phasenabschnitt
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	1800 lm
Farbwiedergabeindex	90
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Esszimmer, Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer
Stil	Modern, Schlicht, Zeitlos

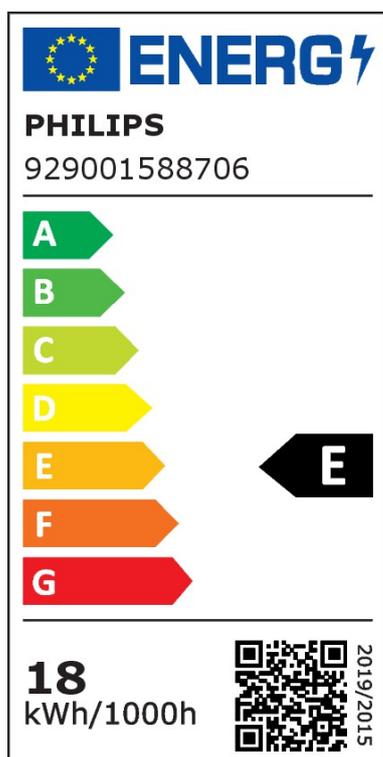

Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(B) 165 mm (L) 190 mm (Ø) 85 mm
Produktgewicht	0.95 kg