




Mana LED Wandleuchte mit Lesearm, 200mm, 3000K, weiss, chrom
Wandleuchten

UVP: 214,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-343361
Material	Aluminium, Stahl
Farbe	Weiß, Chrom
Anschlussspannung	100-240 V
Leistungsaufnahme	11 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Wand
Lichtaustritt	oben und unten
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	570 lm
Farbwiedergabeindex	90
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Flur
Stil	Modern
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

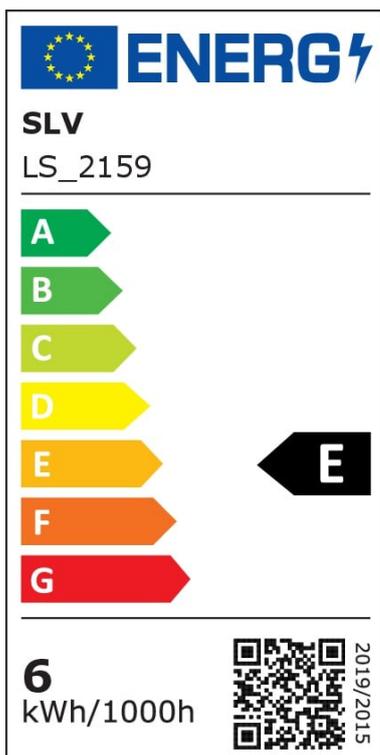

Produktmaße

(H) 79 mm (B) 200 mm (T) 66 mm

Produktgewicht

0.735 kg