

## Produktinformation

**86 43 250**

### Zangenschlüssel

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug



- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- 15° abgewinkelte Zangenschenkel für Freiraum bei Konterverschraubungen oder Verschraubungen an Flächen
- Verminderte Gefahr von Knöchelverletzungen
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet




#### Allgemein

Artikel-Nr.	86 43 250
EAN	4003773081296
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	535 g
Abmessungen	250 x 50 x 34 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

#### Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (B2)	8,0 mm
Gelenkdicke (B3)	14,0 mm
Spitzendicke (B1)	8,0 mm
Einstellpositionen	17
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	Ø 1 3/4 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	46 mm

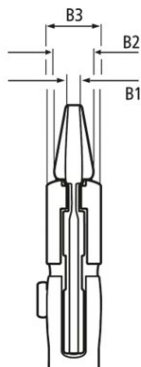

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Abgewinkelte Griffe für mehr Greiffreiheit