

## Produktinformation

# 86 03 300

## Zangenschlüssel

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug




- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

### Allgemein

Artikel-Nr.	86 03 300
EAN	4003773041429
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	656 g
Abmessungen	300 x 75 x 20 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (B2)	9,5 mm
Gelenkdicke (B3)	15,0 mm
Spitzendicke (B1)	9,5 mm
Einstellpositionen	24
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	Ø 2 1/2 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	68 mm

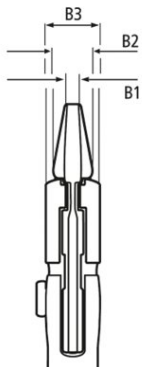

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

