

Produktinformation

70 06 180 T

Seitenschneider

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
- Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
- Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet


Allgemein

Artikel-Nr.	70 06 180 T
EAN	4003773081470
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	270 g
Abmessungen	180 x 57 x 29 mm
Norm	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 4,0 mm
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,0 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,5 mm
Absturzsicherung	ja
VDE-geprüft	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

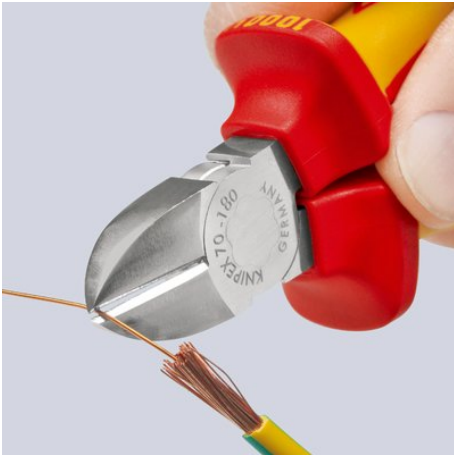

sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen