

## Produktinformation

# 08 22 145 T

## Spitz-Kombizange

DIN ISO 5746



- Kleine Kraft-Kombizange mit spitzem Maul.
- Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten.
- Besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher)
- Greiffläche einseitig konvex - zum sicheren Greifen flacher Teile
- Gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange für unterwegs
- Leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Lange Haltbarkeit und stabile Spitzen
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet


### Allgemein

Artikel-Nr.	08 22 145 T
EAN	4003773080640
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	150 g
Abmessungen	145 x 60 x 19 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,0 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,0 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 8,0 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	16,0 mm <sup>2</sup>
Absturzsicherung	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

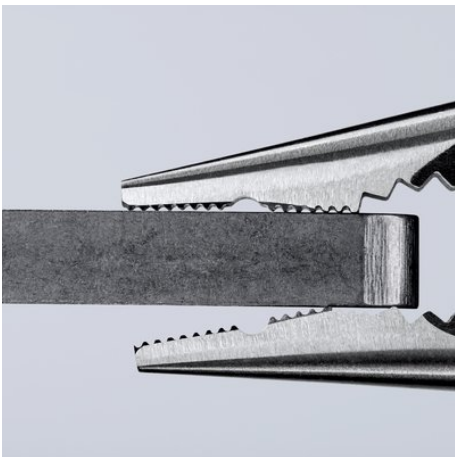

sicherer Griff auch an Flachteilen durch Dreipunktauflage

Gefräste Nut im Greifbereich