

Produktinformation

86 03 180 SB

Zangenschlüssel

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug



- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet




Allgemein

Artikel-Nr.	86 03 180 SB
EAN	4003773028819
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	250 g
Abmessungen	180 x 85 x 19 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (B2)	8,0 mm
Gelenkdicke (B3)	12,0 mm
Spitzendicke (B1)	5,0 mm
Einstellpositionen	15
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	Ø 1 1/2 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	40 mm

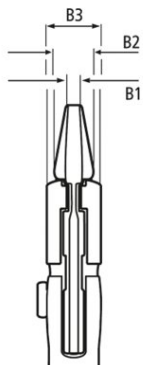

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

