


ASUS Tinker Board 2S - Einplatinenrechner - Rockchip RK3399

RAM 2 GB - Flash 16 GB - 802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.0

Gruppe	Komplettsysteme
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90ME01P0-M0EAY0
EAN/UPC	4718017952101

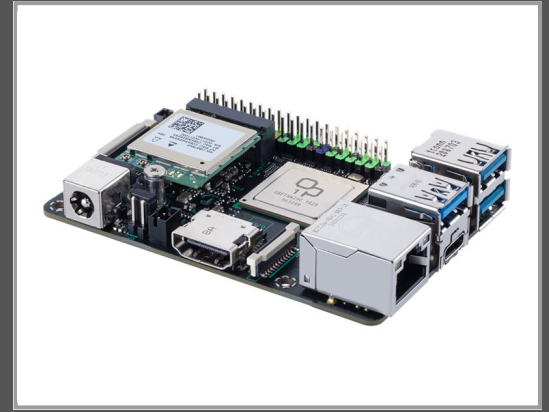

Beschreibung

ASUS Tinker Board 2S - Einplatinenrechner - Rockchip RK3399 - RAM 2 GB - Flash 16 GB - 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS Tinker Board 2S - Einplatinenrechner
Produktart	Einplatinenrechner
Kategorie	Künstliche Intelligenz
Besonderheiten	Realtek RTL8211F-CG
Parameter	Short circuit protection, OpenGL ES 3.0, RTC battery header, Arm big.LITTLE technology, OpenGL ES 3.1, OpenVG 1.1, OpenCL, dual display support, 4K UHD resolution, DisplayPort Alt Mode, overcurrent protection, ESD protection (8kV of contact discharge), overvoltage protection, Adiantum encryption support, firmware over-the-air (FOTA) support, AES encryption, TLS 1.3 encryption
Prozessor	Rockchip RK3399 (6 Kerne)
Speicher	16 GB + microSD - RAM 2 GB
Grafikbeschleuniger	Mali T860 MP4
Wireless-Protokoll	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Verkabelungsprotokoll	Gigabit Ethernet
Stromquelle	WS-Steckernetzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.5 cm x 5.6 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.