


# Kingston FURY Renegade RGB - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB

DIMM 288-PIN - 3000 MHz / PC4-24000 - CL15 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz

Gruppe	Speicherbausteine
Hersteller	Kingston
Hersteller Art. Nr.	KF430C15RBAK2/16
EAN/UPC	0740617321883

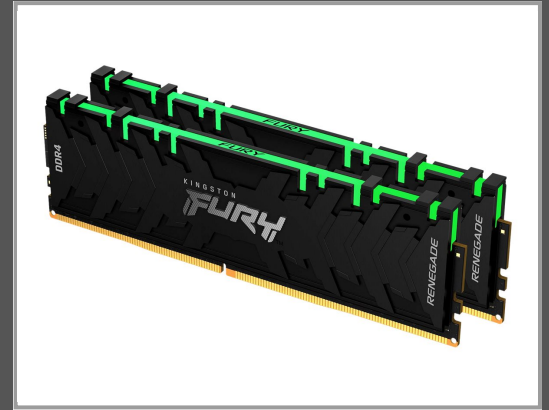

## Beschreibung

Kingston FURY Renegade RGB - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3000 MHz / PC4-24000 - CL15 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kingston FURY Renegade RGB - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3000 MHz / PC4-24000 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	16 GB: 2 x 8 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	3000 MHz (PC4-24000)
Latenzzeiten	CL15 (15-17-17)
Leistungsmerkmale	Single Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Black PCB, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), schwarzer Hitzeverteiler aus Aluminium, ASUS Aura Sync-Support, RGB-Farben der LED-Beleuchtung, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, ASRock RGB LED-Unterstützung, AMD Ryzen Ready, Gigabyte RGB Fusion 2.0 Support, Kingston FURY CTRL Support, Kingston FURY Infrared Sync Technology, ungepuffert
Spannung	1.35 V
Metallüberzug	Gold

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.