


Neomounts by Newstar FPMA-W910 - Klammer - full-motion - für LCD-Display - Silber - Bildschirmgröße: 25.4-76.2 cm (10"-30")

Wandmontage

| | |
|---------------------|--------------------|
| Gruppe | Zubehör TFT/LCD-TV |
| Hersteller | Neomounts |
| Hersteller Art. Nr. | FPMA-W910 |
| EAN/UPC | 8717371440565 |

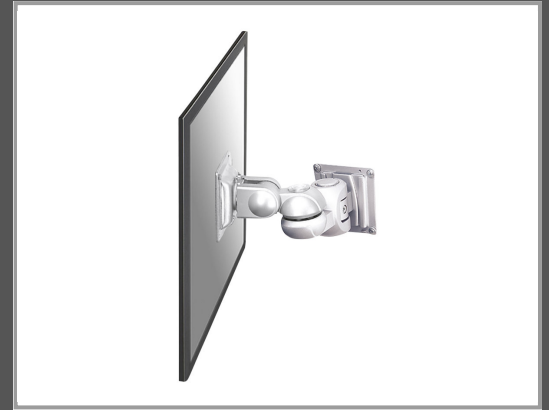

Beschreibung

Neomounts by Newstar FPMA-W910 - Klammer - full-motion - für LCD-Display - Silber - Bildschirmgröße: 25.4-76.2 cm (10"-30") - Wandmontage

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Neomounts by Newstar FPMA-W910 - Klammer - full-motion - für LCD-Display - Silber |
| Produkttyp | Klammer (full-motion) - Wandmontage |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 21 cm |
| Neigung | 180° |
| Rotation | 270° |
| Drehen | 180° |
| Anpassungen | Neigung, schwenken, Drehung |
| Empfohlene Verwendung | LCD-Display |
| Empfohlene Display-Größe | 25.4-76.2 cm (10"-30") |
| VESA-Halterung | Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm |
| Max. Ladegewicht | 12 kg |
| Farbe | Silber |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.