


Motorola Mobility Motorola Edge 20 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Internal Memory 128 GB - OLED-Display - 6.7" - 2400 x 1080 Pixel (144 Hz)

Triple-Kamera 108 MP - 8 MP - 16 MP - front camera 32 MP - Frosted Gray

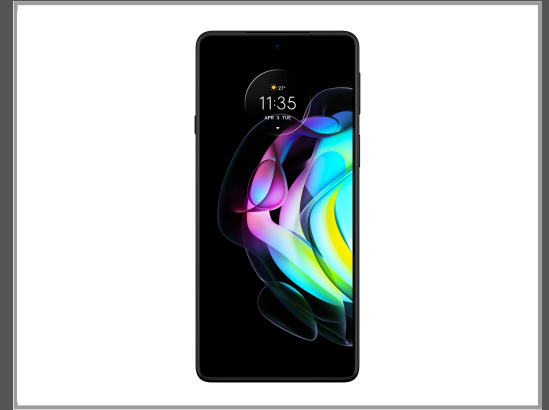

Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Motorola Mobility
Hersteller Art. Nr.	PAR00000SE
EAN/UPC	0840023217722

Beschreibung

Motorola Edge 20 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Internal Memory 128 GB - OLED-Display - 6.7" - 2400 x 1080 Pixel (144 Hz) - Triple-Kamera 108 MP, 8 MP, 16 MP - front camera 32 MP - Frosted Gray

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Motorola Edge 20 - Frosted Gray - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Anzeige	OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 17 cm (6.7") - (144 Hz) - 20:9 - OLED - Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas)
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 778G 5G 2.4 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger	Qualcomm ADRENO 642L
Speicher	RAM 8 GB / 128 GB
Betriebssystem	Android 11 mit My UX
Hauptkamera	108 Megapixel - f/1.9 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	8 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.4
Dritte Kamera	16 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Vordere Kamera	32 Megapixel f/2.25
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder	USB-C
Schutz	Spritzwassergeschützt
Farbe	Frosted Gray

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	76 mm x 6.99 mm x 163 mm
-------------------------------------	--------------------------

Gewicht	163 g
---------	-------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.