



## LED Unterbauleuchte Micano 3000K 600mm

Wandleuchten

UVP: 37,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-397933
<b>Material</b>	Aluminium, Kunststoff
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Anschlussspannung</b>	24 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	9 W
<b>Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmtechnologie</b>	Stufenlos
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	540 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Schaltzyklen</b>	25000
<b>Startzeit</b>	0.1 s
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad
<b>Anwendungsbereich</b>	Flur, Küche, Esszimmer
<b>Stil</b>	Schlicht
<b>Form</b>	länglich

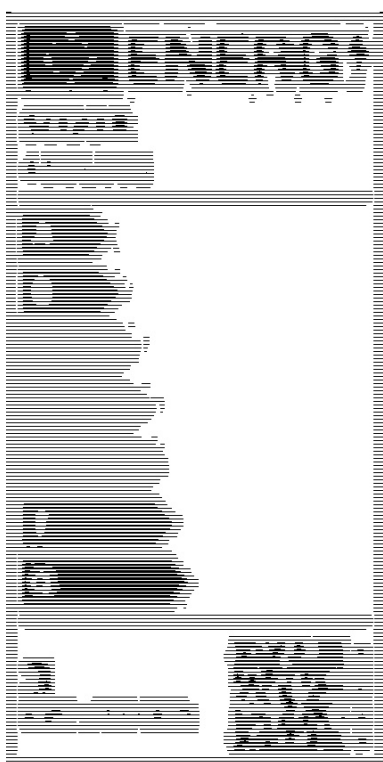

<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Weiteres</b>	Passendes Netzteil erforderlich
<b>Produktmaße</b>	(H) 32 mm (B) 670 mm (T) 65 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.098 kg