



LED Deckenspot Omari in Schwarz 3,2W 1800lm 5-flammig

Strahler, Spots & Aufbaustrahler

UVP: 139,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer | A-416061 |
| Material | Metall |
| Farbe | Schwarz |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Leistungsaufnahme | 3.2 W |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Drehbar ° | 90 |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmart | Hausinstallation, Schalter |
| Dimmtechnologie | 3-Stufendimmer |
| Lichttechnologie | LED |
| Bauform | LED-Platine |
| Farbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Lichtstrom | 5x 360 lm |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Lebensdauer | 25000 h |
| Schaltzyklen | 12500 |
| Anwendungsbereich | Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer |
| Stil | Modern, Zeitlos, Schlicht |
| Form | eckig |

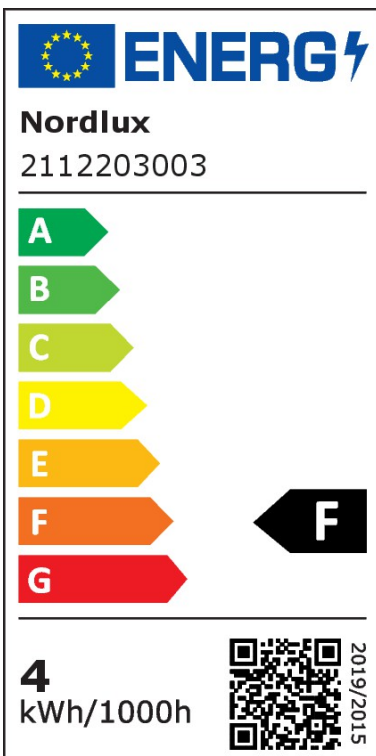

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Netzstecker | Nein |
| Leuchtmittel | Ja, fest verbaut |
| Produktmaße | (H) 120 mm (B) 35 mm (L) 1180 mm |
| Produktgewicht | 1.65 kg |