

LED Außenwandleuchte Helena aus Aluminiumdruckguss in Anthrazit 101x32x230...


Wand- & Deckenleuchten

UVP: 51,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-396579
Material	Aluminiumdruckguss
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	10.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Montageart	Wand, Einbau
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	400 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	eckig, länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 101 mm (B) 32 mm (L) 230 mm

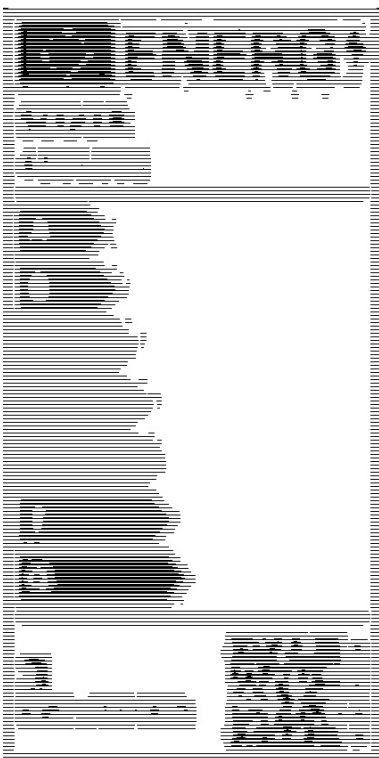

Produktgewicht

0.46 kg