



## LED Strahler Endura 20W 1700lm IP65


Außenstrahler

UVP: 41,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
 info@click-licht.de  
 (+49) 2361 40 67 600  
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-405011
<b>Material</b>	Aluminium, Glas
<b>Farbe</b>	Dunkelgrau
<b>Anschlussspannung</b>	220-240 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	20 W
<b>Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	1700 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Lebensdauer</b>	25000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad
<b>Anwendungsbereich</b>	Garten, Terrasse, Hauseingang
<b>Stil</b>	Modern
<b>Form</b>	eckig
<b>Netzstecker</b>	Ja
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut

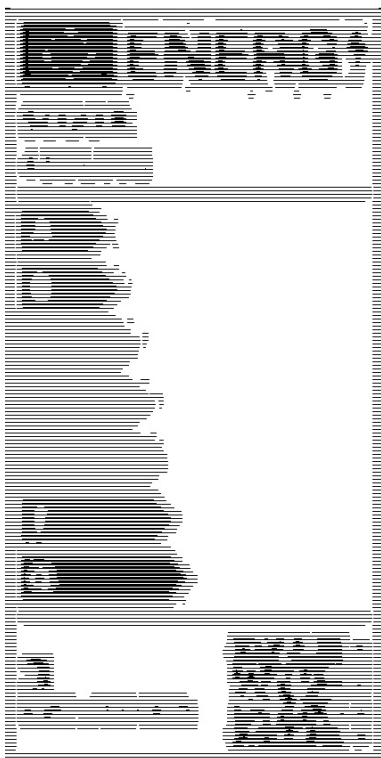

<b>Erdspieß</b>	Ja
<b>Produktmaße</b>	(H) 323 mm (B) 133 mm (L) 44 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.61 kg