



LED Deckenleuchte Oja in Nickel-matt und Weiß 14,5W 1600lm


Deckenleuchten

UVP: 54,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-415875
Material	Kunststoff
Farbe	Nickel-matt, Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	14.5 W
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 bis 4000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	1600 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	30000
Startzeit	0.5 s
Abstrahlwinkel	120 Grad
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Esszimmer, Flur
Stil	Modern, Schlicht, Zeitlos

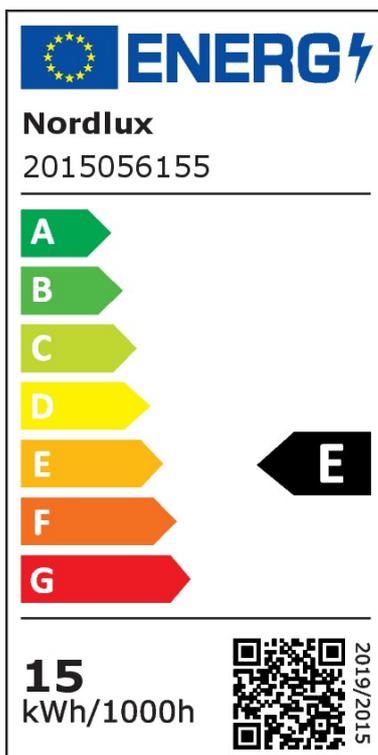

Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 25 mm (B) 300 mm (L) 300 mm
Produktgewicht	0.75 kg