


Plug & Shine
Angenehm warmweißes Licht

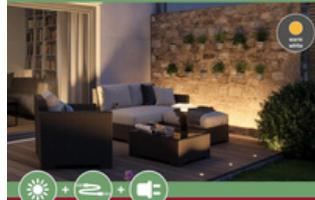

Stimmungsvolle Atmosphäre auf der Terrasse oder im Garten

Ideale Lichtinszenierung

- Leuchte
 - Kabel zusammenstellen
 - Trafo auswählen
- Fertig!

Jederzeit erweitern!



LED Plug & Shine Einbaulichtleiste in anthrazit IP67 8W 24V

Bodeneinbaustrahler

UVP: 80,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-341814
Material	Aluminiumdruckguss
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	24 V
Leistungsaufnahme	8 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP67
Dimmbar	Ja
Dimmart	Fernbedienung
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	570 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Stil	Modern
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 45 mm (B) 900 mm (T) 54 mm
Produktgewicht	0.938 kg