



LED Strahler in Orange und Dunkelgrau 30W 2700lm IP65

Außenstrahler

UVP: 73,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 08:00 - 18:00 Uhr



Artikelnummer	A-404997
Material	Aluminium, Stahl, Glas
Farbe	Orange, Dunkelgrau
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	30 W
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Schwenkbar °	180
Drehbar °	360
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	2700 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	120 Grad
Anwendungsbereich	Gewerblicher Bereich
Stil	Zeitlos
Form	eckig

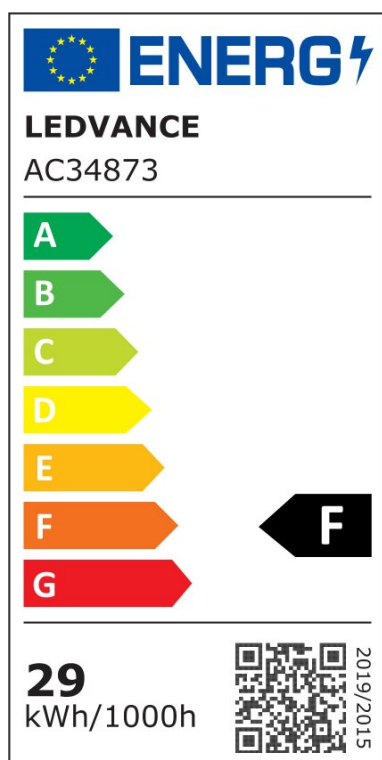

Netzstecker	Ja
Schalter	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 1750 mm (B) 680 mm (L) 780 mm
Produktgewicht	2.85 kg