



LED Flutlicht Endura in Dunkelgrau 20W 1700lm IP65 3000K


Wand- & Deckenleuchten

UVP: 29,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
 info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-404983
Material	Aluminium
Farbe	Dunkelgrau
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	20 W
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Drehbar °	180
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	1700 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	120 Grad
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse, Hauseingang
Stil	Modern
Form	eckig

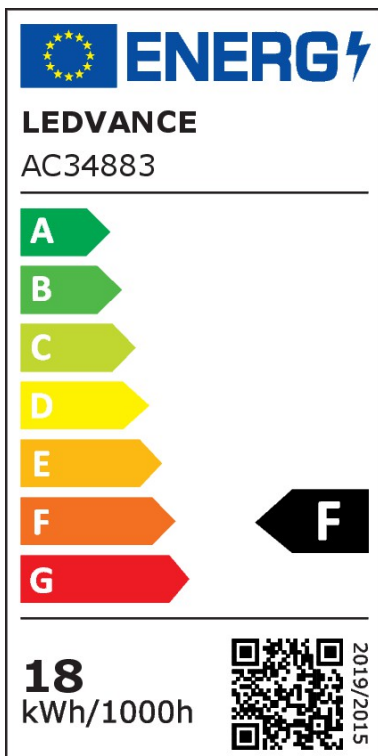

ENERGY LABEL
LEDVANCE
 AC34883

Energy efficiency class: **F**

Power consumption: **18 kWh/1000h**

QR code: 2019/2015

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 34 mm (B) 133 mm (L) 153 mm
Produktgewicht	0.405 kg