



LED Wand- und Deckenleuchte Submarine G13 32W 3000lm IP65


Deckenleuchten

UVP: 41,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
 info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-404796
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß, Grau
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	32 W
Max. Leistung	32 W
Frequenz	50/60 Hz
Fassung	G13
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	3000 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	140 Grad
Anwendungsbereich	Garage & Carport
Stil	Schlicht
Form	länglich

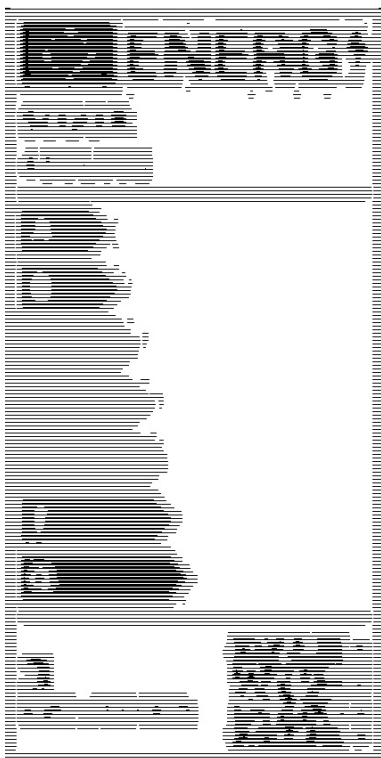

Netzstecker	Nein
Schalter	Nein
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 75 mm (B) 106 mm (L) 1261 mm
Produktgewicht	1.75 kg